

規格シリンダ DSNU-25- -P-A-CT

部品番号: 170126


 
FESTO

DIN

ISO6432に準拠、近接スイッチ用、多様な取付方法、補助取付金具が必要な場合があります。

近接スイッチを付けるには最低10mmのストロークが必要です。

2010年まで供給可能

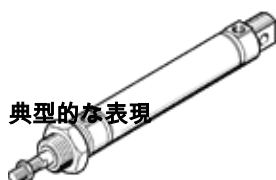

典型的な表現

データシート

| 特長 | 値 |
|--------------------|---------------------|
| ストローク | 10 ... 500 mm |
| ピストン径 | 25 mm |
| ピストンロッドネジ | M10x1,25 |
| クッション | P : 固定クッション |
| 取付方向 | 任意 |
| 適合または準拠規格 | ISO 6432 |
| ロッドエンド | 雄ネジ |
| 構造 | ピストン ピストンロッド |
| 位置検出 | 近接スイッチ用 |
| バリエーション | CT : CTフリー、PTFEフリー |
| 使用圧力 | 1 ... 10 bar |
| 運転モード | 複動式 |
| 作動流体 | ろ過圧縮空気、給油または無給油 |
| 耐酸性クラス : CRC | 2 |
| 周囲温度 | -20 ... 80 °C |
| 認証 | Germanischer Lloyd |
| 終端衝撃エネルギー | 0.3 J |
| 0.6MPaで後退時の理論力 | 247.4 N |
| 0.6MPaで前進時の理論力 | 294.5 N |
| 0mmストロークでの移動負荷 | 71 g |
| 10mmストロークあたりの加算質量 | 11 g |
| 0mmストロークの基本質量 | 238 g |
| 10mmストロークあたりの加算負荷率 | 6 g |
| 取付方法 | アクセサリ |
| 接続ポート径 | G1/8 |
| 材質 | 銅、PTFEフリー |
| 材質 カバー | 鍛造アルミ合金 無着色アルマイト |
| 材質 シール | NBR TPE-U(PU) |
| 材質 ピストンロッド | ステンレス |
| シリンダチューブの材質 | ステンレス |