


セットポイントモジュール SPC200-2AI-U

部品番号: 170177

FESTO

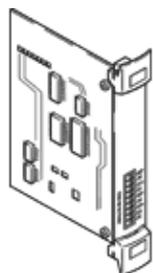

データシート

特長	値
最大増幅エラー	0.2 %
基準電圧絶対精度	0.4 %
アナログ入力数	2
分解能	12 Bit
入力フィルタ	低限16Hz
入力電圧範囲	0 ... 10 V
基準電圧における最大電流	8 mA
最高オフセットエラー	1.5 mV
最小入力抵抗	200 kOhm
基準電圧	10 V
プラグインモジュールの電流降下	10 mA
質量	55 g
コンバータ絶対精度	< 0,3 % FS
リニアリティなし	3 LSB
電気信号の入力側の接続	端子台 9ピン
取付スペース	3まで