


# ON / OFFバルブ HE-D-MIDI

製品番号: 170682

FESTO

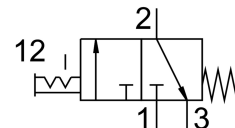

## データシート

特徴	値
構造	ピストン ゲートバルブ
操作方法	手動
シーリング原理	ソフト
排気機能	スロットル不可
手動操作	なし
バルブ機能	3/2 双安定
作動電圧	0 bar...16 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 -C...60 -C
周囲温度	-10 -C...60 -C
取付方法	インライン アクセサリ付
取付位置	任意
流れ方向	反転負荷
製品質量	511 g
空気圧ポート 3	G1/4
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
材質 シール	NBR
材質ハウジング	アルミダイキャスト