


丸形シリンダ DSAH-25- -PPV-A

 
部品番号: 171988
廃番予定品

FESTO

ロッドカバーブロックタイプ、ヘッド側接続ポート標準
製造中止予定品 (2024年まで) です。代替品についてはホーム
ページでご確認ください。

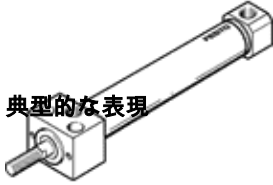

典型的な表現



データシート

特長	値
ストローク	1 ... 500 mm
ピストン径	25 mm
クッション	PPV : 両側可変エアクッション
使用圧力	1 ... 10 bar
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 ... 80 °C
クッションストローク	17 mm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	247.4 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	294.5 N
0mmストロークでの移動負荷	141 g
10mmストロークあたりの加算負荷率	6.2 g
0mmストロークの基本質量	212 g
10mmストロークあたりの加算質量	11.1 g
接続ポート径	M6
Material cover	鍛造アルミ合金
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	ステンレス
Material piston rod	ステンレス