


ガイド付シリンダ EAGF-V2-KF-63-400

部品番号: 1725845

★ Core product range

電動シリンダ ESBF

FESTO

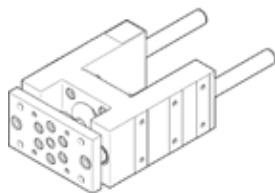

データシート

| 特長 | 値 |
|-----------------------------|------------------|
| サイズ | 63 |
| ストローク | 400 mm |
| 戻り方向バックラッシュ | 0 μ m |
| 取付方向 | 任意 |
| ガイド | コロガリガイド |
| 構造 | ガイド |
| 耐酸性クラス: CRC | 0 - 腐食ストレスなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 周囲温度 | -20 ... 80 °C |
| 最大負荷: Fy | 1,260 N |
| 最大静的荷重Fy | 1,600 N |
| 最大負荷: Fz | 1,260 N |
| 最大静的荷重Fz | 1,600 N |
| 最大トルク: Mx | 75 Nm |
| Mx: 静的最大モーメント | 95 Nm |
| 最大トルク: My | 90 Nm |
| My: 静的最大モーメント | 115 Nm |
| 最大トルク: Mz | 90 Nm |
| Mz: 静的最大モーメント | 115 Nm |
| 送り力 | 15 N |
| 移動負荷 | 4,525 g |
| 質量 | 7,485 g |
| 0mmストローク時の移動負荷の重心 | 48 mm |
| ストローク10mmごとの移動負荷重心の許容値 | 4.1 mm |
| 取付方法 | 雌ネジ |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material of guide component | 熱処理鋼 |
| Material housing | 鍛造アルミ合金 陽極化処理 |
| Material yoke plate | 鋼 |