


# ガイド付シリンダ EAGF-V2-KF-80-200

部品番号: 1725847

FESTO

電動シリンダ ESBF

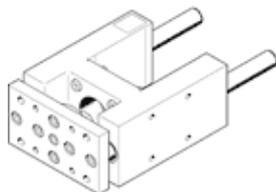

## データシート

特長	値
サイズ	80
ストローク	200 mm
戻り方向バックラッシュ	0 $\mu\text{m}$
取付方向	任意
ガイド	コロガリガイド
構造	ガイド
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 ... 80 °C
最大負荷: $F_y$	2,300 N
最大静的荷重 $F_y$	3,120 N
最大負荷: $F_z$	2,300 N
最大静的荷重 $F_z$	3,120 N
最大トルク: $M_x$	170 Nm
$M_x$ : 静的最大モーメント	231 Nm
最大トルク: $M_y$	191 Nm
$M_y$ : 静的最大モーメント	259 Nm
最大トルク: $M_z$	191 Nm
$M_z$ : 静的最大モーメント	259 Nm
送り力	40 N
移動負荷	6,682 g
質量	12,037 g
0mmストローク時の移動負荷の重心	54 mm
ストローク10mmごとの移動負荷重心の許容値	3.8 mm
取付方法	雌ネジ
材質	RoHS対応
Material of guide component	熱処理鋼
Material housing	鍛造アルミ合金 陽極化処理
Material yoke plate	鋼