


 
丸形シリンダ DSAG-50- -PPV-A

部品番号: 172627
廃番予定品

FESTO

カバー取付ネジ

製造中止予定品 (2024年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

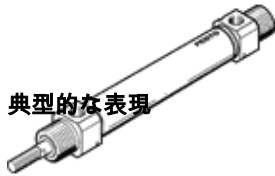

典型的な表現

データシート

| 特長 | 値 |
|--|-------------------------------|
| ストローク | 1 ... 500 mm |
| ピストン径 | 50 mm |
| クッション | PPV : 両側可変エアクッション |
| 使用圧力 | 1 ... 10 bar |
| 運転モード | 複動式 |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| 耐酸性クラス : CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 周囲温度 | -20 ... 80 °C |
| クッションストローク | 27 mm |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 989 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 1,178 N |
| 0mmストロークでの移動負荷 | 892 g |
| 10mmストロークあたりの加算負荷率 | 24.8 g |
| 0mmストロークの基本質量 | 977 g |
| 10mmストロークあたりの加算質量 | 40.1 g |
| 接続ポート径 | M45x1,5 |
| Material cover | 鍛造アルミ合金 |
| Material seals | NBR TPE-U(PU) |
| Material housing | ステンレス |
| Material piston rod | ステンレス |