


真空パッド VAS-2-M3-NBR

製品番号: 173438

FESTO

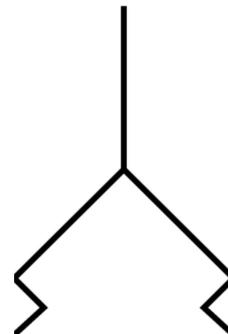

データシート

特徴	値
呼び径	1 mm
サクシヨンカップ径	2 mm
有効サクシヨンカップ径	1.6 mm
接続位置	上
サクシヨンカップ形状	丸型 フラット
使用圧力	-0.095 MPa...0 MPa -13.775 000032...0 000032
作動電圧	-0.95 bar...0 bar
定格作動圧力	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 000032
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]-に基づく大気
LABS 認証	VDMA24364-A1-L
周囲温度	-20 °C...80 °C
真空 70% 時の離脱力	0.14 N
公称使用圧力における保持力	0.14 N
固定ねじ	M3
サクシヨンカップマウント	M3
真空接続	M3
色	黒
シヨア硬さ	55 ±5
ねじ付トラニオン材質	ステンレス
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
サクシヨンカップ材質	NBR