 



# 真空パッド VAS-10-M5-PUR

部品番号: 173441

FESTO

ガスケットOL付

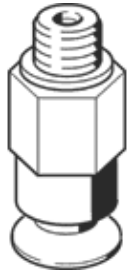

## データシート

特長	値
オリフィス径	2 mm
真空パッド径	10 mm
吸着盤の有効径	8 mm
構造	真空ポート上 標準形
作動流体	大気
周囲温度	-20 ... 60 °C
破壊力: 真空圧の70%	4.5 N
取付ネジ	M5
真空パッド取付	M5
真空接続ポート	M5
シヨア硬度	62
材質 ねじ込みピン	真鍮
材質 吸着盤	TPE-U(PU)