


フィルタ LF-1/2-D-MIDI-NPT

製品番号: 173692

FESTO

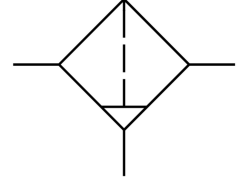

データシート

特徴	値
サイズ	Midi
シリーズ	D
取付位置	垂直
ろ過度	40 µm
ドレン	手動 タッチ
最大ドレン量	43 cm ³
シエル保護	メタル製ボウルガード
作動電圧	0 bar...16 bar
標準公称流量	3000 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:9:-] 準拠の圧縮空気 不活性ガス
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 -C...60 -C
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [7:8:4] に準拠した圧縮空気 不活性ガス
流体温度	-10 -C...60 -C
周囲温度	-10 -C...60 -C
取付方法	オプション : インライン ブラケット付
エア接続ポート 1	NPT1/2
空気圧接続 2	NPT1/2
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質 : フィルタ	PE
材質 ハウジング	亜鉛加圧鋳造
ボウル材質	PC