


ルブリケーター LOE-3/4-D-MIDI-NPT

製品番号: 173825

FESTO

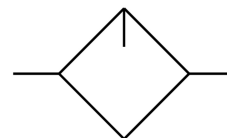

データシート

特徴	値
最大オイル充填量	110 cm ³
シエル保護	メタル製ボウルガード
作動電圧	16 bar
ルブリケーターの最低流量	8 l/min
標準公称流量	6300 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転不可
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [7:4:-]準拠の圧縮空気 不活性ガス
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
取付方法	アクセサリ付
エア接続ポート 1	NPT 3/4
空気圧接続 2	NPT 3/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
ボウル材質	PC