

# ルブリケーター LOE-1-D-MAXI-NPT


部品番号: 173827

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

金属製ボウルガード付

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO

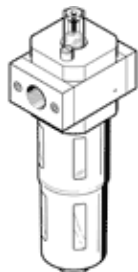

## データシート

特長	値
許容油量	190 cm <sup>3</sup>
ボウルガード	金属製ボウルガード
使用圧力	16 bar
ルブリケーターの最低流量	10 l/min
標準流量	9,000 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
出力エアの純度クラス	ISO8573-1:2010 [7:4:-]準拠の圧縮エア 不活性ガス
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	1,200 g
取付方法	アクセサリ
エア接続ポート 1	1 NPT
エア接続ポート 2	1 NPT
材質	RoHS対応
Material bowl	PC