

# サービスユニット FRC-3/8-D-5M-MIDI-A-NPT

 

部品番号: 173857

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

フィルタ/レギュレータ/ルブリケータの組合せ、5  
µmフィルタ、金属製ガード付  
オートドレン抜き付

Modern alternatives can be found by entering the first four  
characters of the type code in the search field.

FESTO

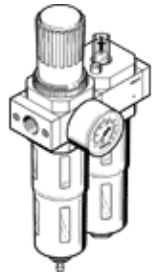

## データシート

特長	値
サイズ	MIDI
取付方向	垂直
ドレン	全自動
フィルタエレメントのサイズ	5 µm
使用圧力	2 ... 12 bar
制御圧力範囲	0.5 ... 12 bar
標準流量	1,700 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:9:-]準拠エアクラス 不活性ガス
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
出力エアの純度クラス	エア調質クラス ISO 8573-1:2010 [6:8:-] 不活性ガス
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	1,440 g
取付方法	ライン設備 取付ブラケット オプション
エア接続ポート 1	3/8 NPT
エア接続ポート 2	3/8 NPT
材質	RoHS対応
Material housing	亜鉛ダイカスト
Material bowl	PC