

# サービスユニット FRC-3/4-D-O-MIDI-NPT

 

部品番号: 173870

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

フィルタ/レギュレータ/ルブリケータの組合せ、40µmフィルタ、  
金属製ガード付。マニュアルドレン抜き付。圧力計無し

Modern alternatives can be found by entering the first four  
characters of the type code in the search field.

FESTO

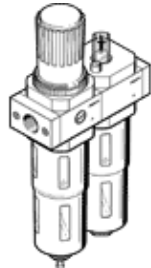

## データシート

特長	値
サイズ	MIDI
ドレン	手動によるパルス接点
フィルタエレメントのサイズ	40 µm
使用圧力	1 ... 16 bar
制御圧力範囲	0.5 ... 12 bar
標準流量	2,600 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:9:-]準抛エアクラス 不活性ガス
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
出カエアの純度クラス	エア調質クラス ISO 8573-1:2010 [7:8:-] 不活性ガス
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	1,350 g
取付方法	アクセサリ
エア接続ポート 1	3/4 NPT
エア接続ポート 2	3/4 NPT
材質	RoHS対応
Material housing	亜鉛ダイカスト
Material bowl	PC