


サービスユニット FRC-3/4-D-O-MAXI-A-NPT

製品番号: 173879

FESTO

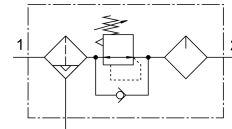

データシート

特徴	値
サイズ	Maxi
取付位置	垂直
ドレン	全自動式
ろ過度	40 µm
作動電圧	2 bar...12 bar
標準公称流量	8300 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:9:-]準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
2次側のエアオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [7:8:-]に準拠した圧縮空気
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	2280 g
取付方法	オプション : インライン ブラケット付
エア接続ポート 1	NPT 3/4
空気圧接続 2	NPT 3/4
材質ハウジング	亜鉛加圧鋳造
ポウル材質	PC