


スイベルフランジ SNC-80

部品番号: 174387

★ Core product range

FESTO

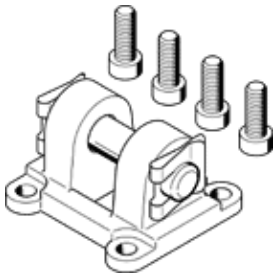

データシート

| 特長 | 値 |
|-----------------------|---|
| サイズ | 80 |
| 規格 | ISO15552(VDMA24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI10290同様) |
| 耐酸性クラス : CRC | 1 - 腐食ストレス低 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 周囲温度 | -40 ... 150 °C |
| 質量 | 620 g |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material mounting | アルミダイカスト |
| Material mounting pin | 鋼 亜鉛メッキ |
| Material screws | 鋼 亜鉛メッキ |
| Material lock | ハネ鋼 亜鉛メッキ |