


プラグソケット付ケーブル KMEB-2-24-5-LED

部品番号: 174845

FESTO

VUVB、MEBH、MOEBH各シリーズにはN2コイルが搭載されています。

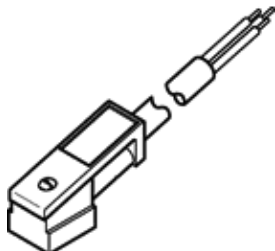

データシート

| 特長 | 値 |
|--|---|
| 切換位置表示 | LED |
| 取付方法 | 電磁弁上にセンタネジM2.5 |
| 取付方向 | 任意 |
| 質量 | 400 g |
| 配線方式 | 4ピン エルボ形プラグソケット Plug pattern type C to EN 175301-803 DIN EN 175301-803準拠 |
| 作動電圧 DC | 24 V |
| アース接続 | 可能 |
| ケーブル長さ | 5 m |
| ケーブル径 | 6.2 mm |
| ケーブルの構造 | 3x0,75 |
| 保護仕様 | IP65 IEC 90529 |
| 周囲温度 | -20 ... 80 °C |
| CEマーク | in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material cable sheath | TPE-U(PUR) |
| Material housing | PA POM |
| Material electrical contact | 銅 |