


# プラグソケット付ケーブル KMEB-2-230-2,5

部品番号: 174846

FESTO

組付け済。MEBH、MOEBHバルブとN2コイル用

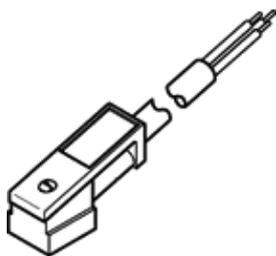

## データシート

特長	値
取付方法	電磁弁上にセンタネジM2.5
取付方向	任意
質量	200 g
配線方式	4ピン エルボ形プラグソケット Plug pattern type C to EN 175301-803 DIN EN 175301-803準拠
作動電圧 AC	230 V
アース接続	可能
ケーブル長さ	2.5 m
ケーブル径	6.2 mm
ケーブルの構造	3x0,75
保護仕様	IP65 IEC 90529
周囲温度	-20 ... 80 °C
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Material housing	PA POM
Material electrical contact	銅