


スピードコントローラ GRGA-M5-QS-4-LF-C

部品番号: 175065

FESTO

排気流量精密制御弁、QSワンタッチ継手付

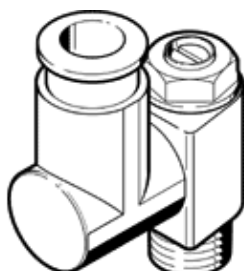

データシート

特長	値
バルブ機能	スピードコントローラ
エア接続ポート 1	QS-4
エア接続ポート 2	M5
調整部品	すりわり付ネジ
取付方法	ネジ穴付き
絞り方向時標準流量	40 l/min
自由流れの方向時の標準流量	50 ... 75 l/min
使用圧力	0.2 ... 10 bar
周囲温度	-10 ... 60 °C
作動流体	ろ過圧縮空気、無給油、フィルタメッシュ40um ろ過圧縮空気、給油、フィルタメッシュ40um
取付方向	任意
絞り方向が0.6 -> 0 MPa時の標準流量	80 l/min
逆止め方向が0.6 -> 0 MPa時の標準流量	100 ... 150 l/min
流体温度	-10 ... 60 °C
最大締付トルク	1.5 Nm
質量	14 g
材質 ねじ込みピン	ニッケルメッキ 真鍮
材質 シール	NBR
材質情報 リリースリング	POM
材質情報 調整ネジ	真鍮
材質情報 スイベル	亜鉛ダイカスト