

 

圧カスイッチ PEV-1/4-B-OD-CT

部品番号: 175251

FESTO

圧力が一定の値に達した時に開または閉状態になる回路。切換ポイント・ヒステリシス可変、ソケットなし

2010年まで供給可能

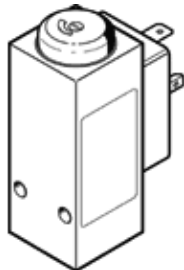

データシート

特長	値
認証	CCC
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
材質	銅、PTFEフリー
測定装置	相対圧力
測定方法	空電変換器
使用圧力	1 ... 12 bar
作動流体	ろ過圧縮空気、無給油 ろ過圧縮空気、給油 水 純正オイル
流体温度	-20 ... 80 °C
周囲温度	-20 ... 80 °C
スイッチング機能	切換スイッチ
スイッチング周波数	3 Hz
最大設定出力電圧 AC	250 V
最大設定出力電圧 DC	125 V
最大出力電流	5,000 mA
配線方式	デザインA プラグ DIN 43650 角形
取付方法	取付穴
取付方向	任意
接続ポート径	G1/4
質量	220 g
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金
切換状態表示	黄色LED
電圧調整範囲	1 ... 12 bar
保護仕様	IP65