 



# 圧カスイッチ PEV-1/4-A-SW27-B-OD

部品番号: 175252

FESTO

圧力が設定値に達すると電気回路が開閉します。圧力設定値調整可能です。ソケット無し。

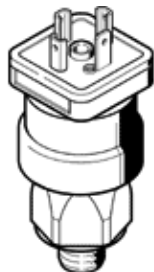

## データシート

特長	値
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
測定装置	相対圧力
測定方法	空電変換器
使用圧力	1 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
流体温度	-20 ... 80 °C
周囲温度	-30 ... 100 °C
スイッチング機能	切換スイッチ
スイッチング周波数	3 Hz
最大設定出力電圧 AC	250 V
最大設定出力電圧 DC	250 V
最大出力電流	4,000 mA
配線方式	4ピン プラグ
取付方法	ネジ穴付き
取付方向	任意
接続ポート径	G1/4
質量	900 g
Material housing	PA66-GF30 亜鉛メッキ鋼
Material membrane	NBR
電圧調整範囲	1 ... 10 bar
保護仕様	IP65
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L