


# 接続ケーブル KMP1-02-VI-12-5

部品番号: 175587  
廃番予定品

FESTO

VIMP-02/バルブターミナル用、8~12/バルブ用、5m  
製造中止予定品 (2017年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

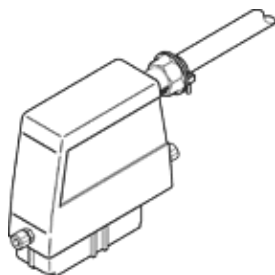

## データシート

特長	値
取付方向	任意
使用電圧範囲 ( AC)	<= 300 V
使用電圧範囲 ( DC)	<= 250 V
許容電流負荷	4 A
保護仕様	IP65
ケーブル可動時の周囲温度	5 ... 70 °C
周囲温度	-30 ... 70 °C
質量	1,967 g
配線方式	25ピン プラグソケット
ケーブルの構造	25 x 0,75 mm <sup>2</sup>
ケーブル径	13 mm
ケーブル長さ	5 m
取付方法	端子台
材質 ハウジング	軽合金ダイカスト
材質 ケーブル皮膜	PE
材質 ( クランプコネクタ )	銅合金 銀メッキ