


# 接続ケーブル KMP1-02-II-10-10

部品番号: 175659  
廃番予定品

FESTO

IIMP-02バルブターミナル用、10バルブ用、10m  
製造中止予定品 (2017年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

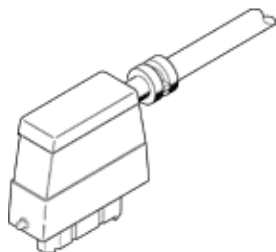

## データシート

特長	値
取付方向	任意
使用電圧範囲 ( AC)	<= 300 V
使用電圧範囲 ( DC)	<= 250 V
許容電流負荷	4 A
保護仕様	IP65
ケーブル可動時の周囲温度	5 ... 70 °C
周囲温度	-30 ... 70 °C
質量	7,300 g
配線方式	72ピン プラグソケット
ケーブルの構造	50 x 0,75 mm <sup>2</sup>
ケーブル径	19 mm
ケーブル長さ	10 m
取付方法	端子台
材質 ハウジング	軽合金ダイカスト
材質 ケーブル皮膜	PE
材質 ( クランプコネクタ )	銅合金 銀メッキ