


# 接続ケーブル KMP2-03-E-10-26

部品番号: 175665

FESTO

VIMP/VIFBバルブターミナル用、max.24 Input、10m  
製造中止予定品、2012年まで注文可能

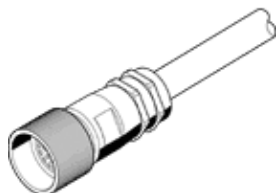

## データシート

特長	値
取付方向	任意
使用電圧範囲 ( AC)	<= 250 V
使用電圧範囲 ( DC)	<= 300 V
許容電流負荷	7.5 A
保護仕様	IP65
移動式ケーブルの場合周囲温度	-5 ... 80 °C
周囲温度	-20 ... 80 °C
質量	3,600 g
配線方式	プラグソケット 26ピン
ケーブルの構造	26 x 0,75 mm <sup>2</sup>
ケーブル径	15 mm
ケーブル長さ	10 m
取付方法	スレーブナット
色コード、心線絶縁	1~26のし白字ナンバーが入った黒ケーブル
材質 シール	CR 耐光、耐油
材質ハウジング	銅合金 ニッケルメッキ
材質 ケーブル皮膜	PVC
材質 ( クランプコネクタ )	銅合金 金メッキ