

バルブキット CPV14-BS-5/3G-1/8


部品番号: 176057

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

3/2弁2個で5/3弁クローズドセンタと同様に機能させるために

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO

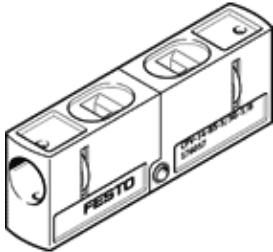

データシート

特長	値
バルブ機能	3位置5方弁クローズドセンタ
使用圧力	2.5 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	190 g
取付方法	取付穴
エア接続ポート 2	G1/8
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material housing	亜鉛ダイカスト