


# 丸形シリンダ DSAH-6- -P

部品番号: 176190

FESTO

ロッドカバーロックタイプ、ヘッド側接続ポート標準  
この製品はFesto Korea Co. Ltd向けの製品です。

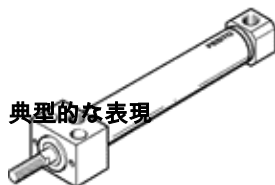

## データシート

| 特長                 | 値                             |
|--------------------|-------------------------------|
| ストローク              | 1 ... 50 mm                   |
| ピストン径              | 6 mm                          |
| クッション              | P : 固定クッション                   |
| 使用圧力               | 1 ... 10 bar                  |
| 運転モード              | 複動式                           |
| 作動流体               | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意      | 給油運転可能 ( 継続運転に必要 )            |
| 耐酸性クラス : CRC       | 2                             |
| 周囲温度               | -20 ... 80 °C                 |
| 0.6MPaで後退時の理論力     | 12.7 N                        |
| 0.6MPaで前進時の理論力     | 16.9 N                        |
| 0mmストロークでの移動負荷     | 4.8 g                         |
| 10mmストロークあたりの加算質量  | 1.4 g                         |
| 0mmストロークの基本質量      | 14 g                          |
| 10mmストロークあたりの加算負荷率 | 0.5 g                         |
| 接続ポート径             | M3                            |
| 材質 カバー             | 鍛造アルミ合金                       |
| 材質 シール             | NBR<br>TPE-U(PU)              |
| 材質ハウジング            | ステンレス                         |
| 材質ピストンロッド          | ステンレス                         |