


# 丸形シリンダ

## DSA-H-20- -PPV-A-Q

部品番号: 176325

FESTO

ロッドカバーブロックタイプ、ヘッド側接続ポート標準、回転レス  
この製品はFesto Korea Co. Ltd向けの製品です。

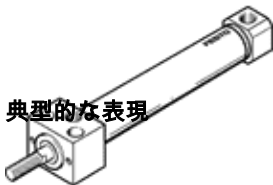

典型的な表現



## データシート

特長	値
ストローク	1 ... 320 mm
ピストン径	20 mm
クッション	PPV : 両側可変エアクッション
回転防止仕様 / ガイド	角ロッド
使用圧力	1 ... 10 bar
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	2
周囲温度	-20 ... 80 °C
クッションストローク	17 mm
0.6MPaで後退時の理論力	158.3 N
0.6MPaで前進時の理論力	188.5 N
0mmストロークでの移動負荷	79 g
10mmストロークあたりの加算質量	7.2 g
0mmストロークの基本質量	138 g
10mmストロークあたりの加算負荷率	3.9 g
接続ポート径	M5
材質 カバー	鍛造アルミ合金
材質 シール	NBR TPE-U(PU)
材質ハウジング	ステンレス
材質ピストンロッド	ステンレス