


 
丸形シリンダ

DSAG-20- -PPV-Q-S2

部品番号: 176328

FESTO

カバー取付ネジ、角形ロッド(回転レス)、両ロッド
この製品はFesto Korea Co. Ltd向けの製品です。

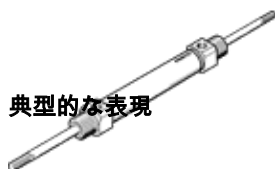

典型的な表現

データシート

| 特長 | 値 |
|--------------------|-------------------------------|
| ストローク | 1 ... 320 mm |
| ピストン径 | 20 mm |
| ピストンロッドネジ | M8 |
| クッション | PPV : 両側可変エアクッション |
| ロッドエンド | 雄ネジ |
| 使用圧力 | 1 ... 10 bar |
| 運転モード | 複動式 |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| 耐酸性クラス : CRC | 2 |
| 周囲温度 | -20 ... 80 °C |
| クッションストローク | 17 mm |
| 0.6MPaで後退時の理論力 | 158.3 N |
| 0.6MPaで前進時の理論力 | 188.5 N |
| 0mmストロークでの移動負荷 | 79 g |
| 10mmストロークあたりの加算質量 | 7.2 g |
| 0mmストロークの基本質量 | 138 g |
| 10mmストロークあたりの加算負荷率 | 3.9 g |
| 接続ポート径 | M20x1,5 |
| 材質 カバー | 鍛造アルミ合金 |
| 材質 シール | NBR TPE-U(PU) |
| 材質ハウジング | ステンレス |
| 材質ピストンロッド | ステンレス |