


 
丸形シリンダ

DSAG-25- -PPV-Q-S2

部品番号: 176380

FESTO

カバー取付ネジ、角形ロッド(回転レス)、両ロッド
この製品はFesto Korea Co. Ltd向けの製品です。

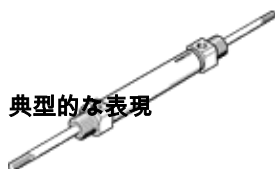

典型的な表現

データシート

特長	値
ストローク	1 ... 500 mm
ピストン径	25 mm
ピストンロッドネジ	M10x1,25
クッション	PPV : 両側可変エアクッション
ロッドエンド	雄ネジ
使用圧力	1 ... 10 bar
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2
周囲温度	-20 ... 80 °C
クッションストローク	17 mm
0.6MPaで後退時の理論力	247.4 N
0.6MPaで前進時の理論力	294.5 N
0mmストロークでの移動負荷	141 g
10mmストロークあたりの加算質量	11.1 g
0mmストロークの基本質量	212 g
10mmストロークあたりの加算負荷率	6.2 g
接続ポート径	M26x1,5
材質 カバー	鍛造アルミ合金
材質 シール	NBR TPE-U(PU)
材質ハウジング	ステンレス
材質ピストンロッド	ステンレス