


丸形シリンダ DSAH-25- -P-S6

部品番号: 176386

FESTO

ロッドカバーブロックタイプ、ヘッド側接続ポート標準、高温仕様 (max.120°C)

この製品はFesto Korea Co. Ltd向けの製品です。

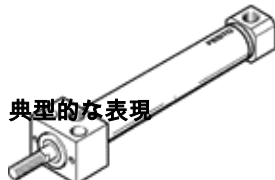

データシート

| 特長 | 値 |
|--------------------|-------------------------------|
| ストローク | 1 ... 500 mm |
| ピストン径 | 25 mm |
| クッション | P : 固定クッション |
| 使用圧力 | 1 ... 10 bar |
| 運転モード | 複動式 |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| 耐酸性クラス : CRC | 2 |
| 周囲温度 | -20 ... 120 °C |
| 0.6MPaで後退時の理論力 | 247.4 N |
| 0.6MPaで前進時の理論力 | 294.5 N |
| 0mmストロークでの移動負荷 | 141 g |
| 10mmストロークあたりの加算質量 | 11.1 g |
| 0mmストロークの基本質量 | 212 g |
| 10mmストロークあたりの加算負荷率 | 6.2 g |
| 接続ポート径 | M6 |
| 材質 カバー | 鍛造アルミ合金 |
| 材質 シール | FPM |
| 材質ハウジング | ステンレス |
| 材質ピストンロッド | ステンレス |