


# 丸形シリンダ

## DSA-H-25- -PPV-A-CT

部品番号: 176408

FESTO

ロッドカバーブロックタイプ、ヘッド側接続ポート標準  
 この製品はFesto Korea Co. Ltd向けの製品です。  
 2010年まで供給可能

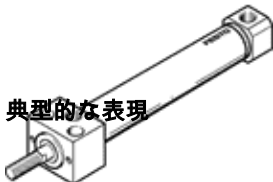

典型的な表現



## データシート

特長	値
ストローク	1 ... 500 mm
ピストン径	25 mm
クッション	PPV : 両側可変エアクッション
使用圧力	1 ... 10 bar
運転モード	複動式
作動流体	ろ過圧縮空気、給油または無給油
耐酸性クラス : CRC	2
周囲温度	-20 ... 80 °C
クッションストローク	17 mm
0.6MPaで後退時の理論力	247.4 N
0.6MPaで前進時の理論力	294.5 N
0mmストロークでの移動負荷	141 g
10mmストロークあたりの加算質量	11.1 g
0mmストロークの基本質量	212 g
10mmストロークあたりの加算負荷率	6.2 g
接続ポート径	M6
材質	銅、PTFEフリー
材質 カバー	鍛造アルミ合金
材質 シール	NBR TPE-U(PU)
材質ハウジング	ステンレス
材質ピストンロッド	ステンレス