


 
# 丸形シリンダ

## DSAG-32- -P-A-S2-S6

部品番号: 176455

FESTO

カバー取付ネジ、両ロッド、高温仕様 ( max.120°C )  
この製品はFesto Korea Co. Ltd向けの製品です。

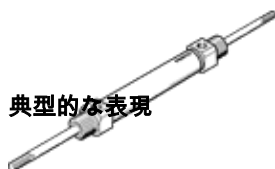

典型的な表現

## データシート

| 特長                 | 値                             |
|--------------------|-------------------------------|
| ストローク              | 1 ... 500 mm                  |
| ピストン径              | 32 mm                         |
| ピストンロッドネジ          | M10x1,25                      |
| クッション              | P : 固定クッション                   |
| ロッドエンド             | 雄ネジ                           |
| 使用圧力               | 1 ... 10 bar                  |
| 運転モード              | 複動式                           |
| 作動流体               | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意      | 給油運転可能 ( 継続運転に必要 )            |
| 耐酸性クラス : CRC       | 2                             |
| 周囲温度               | -20 ... 120 °C                |
| 0.6MPaで後退時の理論力     | 415 N                         |
| 0.6MPaで前進時の理論力     | 483 N                         |
| 0mmストロークでの移動負荷     | 222 g                         |
| 10mmストロークあたりの加算質量  | 15.4 g                        |
| 0mmストロークの基本質量      | 312 g                         |
| 10mmストロークあたりの加算負荷率 | 8.9 g                         |
| 接続ポート径             | M26x1,5                       |
| 材質 カバー             | 鍛造アルミ合金                       |
| 材質 シール             | FPM                           |
| 材質ハウジング            | ステンレス                         |
| 材質ピストンロッド          | ステンレス                         |