


 
# 丸形シリンダ

## DSAG-32- -PPV-S2-S6

部品番号: 176456

FESTO

カバー取付ネジ、両ロッド、高温仕様 ( max.120°C )  
この製品はFesto Korea Co. Ltd向けの製品です。

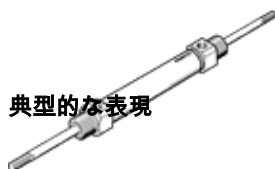

典型的な表現

## データシート

特長	値
ストローク	1 ... 500 mm
ピストン径	32 mm
ピストンロッドネジ	M10x1,25
クッション	PPV : 両側可変エアクッション
ロッドエンド	雄ネジ
使用圧力	1 ... 10 bar
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	2
周囲温度	-20 ... 120 °C
クッションストローク	19 mm
0.6MPaで後退時の理論力	415 N
0.6MPaで前進時の理論力	483 N
0mmストロークでの移動負荷	222 g
10mmストロークあたりの加算質量	15.4 g
0mmストロークの基本質量	312 g
10mmストロークあたりの加算負荷率	8.9 g
接続ポート径	M26x1,5
材質 カバー	鍛造アルミ合金
材質 シール	FPM
材質 ハウジング	ステンレス
材質 ピストンロッド	ステンレス