


 
# 丸形シリンダ

## DSAA-63- -P-Q

部品番号: 176569

FESTO

接続ポート同軸方向、角形ロッド (回転レス)  
この製品はFesto Korea Co. Ltd向けの製品です。

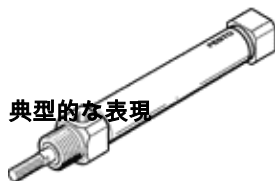

## データシート

| 特長                 | 値                             |
|--------------------|-------------------------------|
| ストローク              | 1 ... 500 mm                  |
| ピストン径              | 63 mm                         |
| クッション              | P : 固定クッション                   |
| 回転防止仕様 / ガイド       | 角ロッド                          |
| 使用圧力               | 1 ... 10 bar                  |
| 運転モード              | 複動式                           |
| 作動流体               | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意      | 給油運転可能 (継続運転に必要)              |
| 耐酸性クラス : CRC       | 2                             |
| 周囲温度               | -20 ... 80 °C                 |
| 0.6MPaで後退時の理論力     | 1,682 N                       |
| 0.6MPaで前進時の理論力     | 1,870 N                       |
| 0mmストロークでの移動負荷     | 1,137 g                       |
| 10mmストロークあたりの加算質量  | 43.9 g                        |
| 0mmストロークの基本質量      | 1,397 g                       |
| 10mmストロークあたりの加算負荷率 | 24.8 g                        |
| 接続ポート径             | G3/4                          |
| 材質 カバー             | 鍛造アルミ合金                       |
| 材質 シール             | NBR<br>TPE-U(PU)              |
| 材質ハウジング            | ステンレス                         |
| 材質ピストンロッド          | ステンレス                         |