

# 丸形シリンダ


 
## DSAH-63-PPV-S6

部品番号: 176605

FESTO

ロッドカバーブロックタイプ、ヘッド側接続ポート標準、高温仕様 ( max.120°C )

この製品はFesto Korea Co. Ltd向けの製品です。

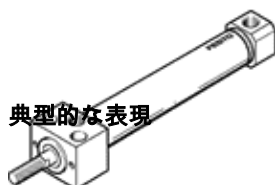

典型的な表現

## データシート

特長	値
ストローク	1 ... 500 mm
ピストン径	63 mm
クッション	PPV : 両側可変エアクッション
使用圧力	1 ... 10 bar
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	2
周囲温度	-20 ... 120 °C
クッションストローク	27 mm
0.6MPaで後退時の理論力	1,682 N
0.6MPaで前進時の理論力	1,870 N
0mmストロークでの移動負荷	1,137 g
10mmストロークあたりの加算質量	43.9 g
0mmストロークの基本質量	1,397 g
10mmストロークあたりの加算負荷率	24.8 g
接続ポート径	M8
材質 カバー	鍛造アルミ合金
材質 シール	FPM
材質ハウジング	ステンレス
材質ピストンロッド	ステンレス