


フート金具 CRHNC-100

部品番号: 176942

FESTO

耐腐食性

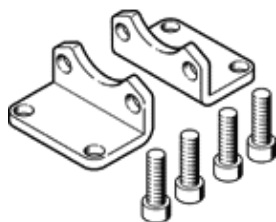

データシート

| 特長 | 値 |
|--------------------------------|---|
| サイズ | 100 |
| 適合または準拠規格 | ISO15552(VDMA24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI10290同様) |
| 耐酸性クラス: CRC | 4 - 腐食ストレス最大 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F5a |
| 周囲温度 | -40 ... 150 °C |
| 質量 | 990 g |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material mounting | ステンレス |
| Material screws | ステンレス |