


マルチピンディストリビュータ MPV-E/A12-M8

部品番号: 177670

FESTO

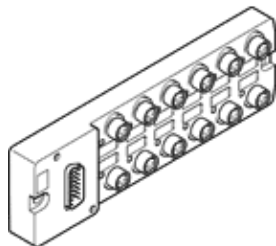

データシート

特長	値
取付方法	取付穴 トップハットレール オプション
質量	120 g
電気接続部 I/O	M8 3ピン
使用電圧範囲 (DC)	10 ... 30 V
スロットあたりの電流キャパシテイ	1 A
許容電流負荷	4 A
保護仕様	IP65 組付状態による IEC 90529
周囲温度	-20 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA6強化
Material socket	真鍮