


接続ケーブル KMYZ-2-24-M8-0,5-LED

部品番号: 177676

FESTO

真空エジェクタ VAD-MYB, VADM, VADMI シリーズ
及びマルチピン入出力モジュール MPVシリーズ用

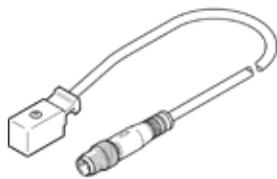

データシート

特長	値
切換位置表示	LED
取付方法	電磁弁上にセルフタップで
取付方向	任意
質量	18 g
配線方式	2ピン / 3ピン エルボソケット/ストレートプラグ 角型/M8x1
作動電圧 DC	24 V
40°C時の許容負荷電流	1 A
アース接続	供給不可
ケーブル長さ	0.5 m
配線特長	標準
ケーブル径	3.4 mm
ケーブルの構造	2x0,25
保護仕様	IP65
周囲温度	-10 ... 50 °C
CEマーク	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Material housing	PA
Material seals	TPE-O
Material electrical contact	銅
Material threaded sleeve	真鍮ニッケルメッキ