


# ブランキングプラグ CQC-18H

部品番号: 177714

FESTO

プラグソケットの塞ぎ用

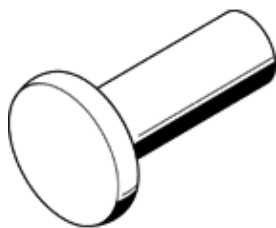

## データシート

特長	値
取付方向	任意
容器サイズ	1
構造	押し引きの原理
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 7 bar
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 15 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
食品安全	補足の材質情報を参照
周囲温度	-25 ... 70 °C
質量	8 g
エア接続ポート 1	ワンタッチスリーブCQ-18
エア接続ポート 2	ワンタッチスリーブCQ-18
材質	RoHS対応
Material blanking plug	POM