


# 分配器

## CQD-12/15/18/22

部品番号: 177717

FESTO

タミープラグ 4 個付

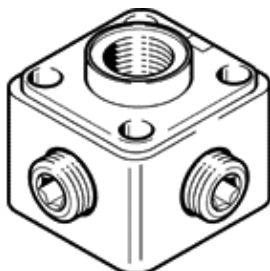

## データシート

特長	値
オリフィス径	18.6 mm
取付方向	任意
容器サイズ	1
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 7 bar
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 15 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
流体温度	-25 ... 75 °C
周囲温度	-25 ... 70 °C
締め付けトルク	2.5 Nm
締め付けトルク公差	± 10 %
出力数	4
供給配管数	1
エア接続ポート 1	雌ネジG1/2
エア接続ポート 2	雌ネジG1/2
材質	RoHS対応
Material housing	POM