


カップリング EAMD-56-46-25-23X27-U

部品番号: 1781045

FESTO

ステッピングモータやサーボモータの回転を変換する装置

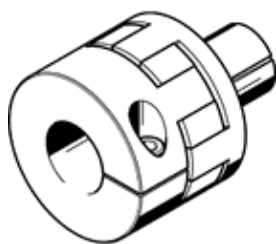

データシート

特長	値
ホルダサイズ 1	25 mm 23 mm
サイズ	56
基準長さ	46.5 mm
取付方向	任意
最高速度	5,500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 %
周囲温度	-25 ... 60 °C
負荷慣性モーメント	151 kgmm ²
変換トルク	75 Nm
質量	407 g
材質	RoHS対応