 



近接スイッチ SMPO-8E

部品番号: 178563

FESTO

空気圧、T溝を持つアクチュエータ用、取付キットなし
分離型取付金具SMB-8E(製品番号178320)が必要

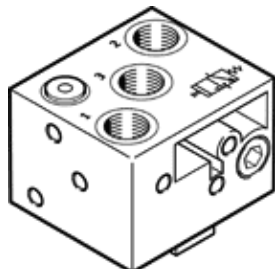

データシート

特長	値
デザイン	T溝用
材質	RoHS対応
測定原理	磁気
使用圧力	2 ... 8 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [6:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転不可
周囲温度	-15 ... 60 °C
設定値の再現性	+/- 0,2 mm
応答時間 (ON)	22 ms
応答時間	52 ms
取付方法	取付穴 アクセサリ クリップイン
バルブ機能	3/2
接続ポート径	M5
質量	11 g
Material housing	アルミニウム PA 陽極化処理 ステンレス
切換状態表示	光学
保護仕様	IP65
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L