


# マルチピンソケット

## IMP1-SD-40

部品番号: 18318

FESTO

2011年廃番予定品

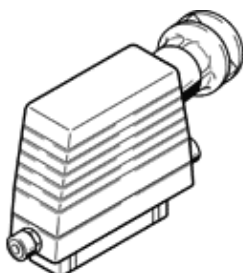

## データシート

特長	値
ケーブルの最大直径	18 ... 27 mm
取付方向	任意
使用電圧範囲 ( AC)	<= 300 V
使用電圧範囲 ( DC)	<= 250 V
許容電流負荷	10 A
保護仕様	IP65
周囲温度	-40 ... 125 °C
質量	395 g
ターミナル断面図	1.5 mm <sup>2</sup>
配線方式	プラグソケット 40ピン
ケーブルコネクタ	Pg29
取付方法	端子台
材質 ハウジング	プラスチック 軽合金ダイカスト
材質 ( クランプコネクタ )	銅合金 銀メッキ