


# ソケット FBSD-GD-9-5POL

部品番号: 18324

FESTO

バルブ、バルブ/センサーターミナルとシリアル伝送の接続用

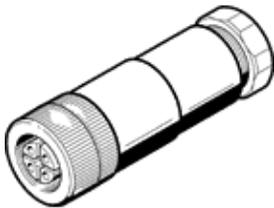

## データシート

特長	値
規格	EN 61076-2-101 EN 61984
取付方法	スレーブナット
取付方向	任意
質量	33 g
配線方式	5ピン ストレートソケット/ネジ端子 Plug pattern type A to EN 175301-803 M12x1
使用電圧範囲 ( DC)	<= 60 V
使用電圧範囲 ( AC)	<= 60 V
40°C時の許容負荷電流	4 A
サージの強さ	1.5 kV
ケーブルコネクタ	Pg9
ケーブルの最大直径	6 ... 8 mm
ターミナル断面図	0.75 mm <sup>2</sup>
保護仕様	IP67
周囲温度	-40 ... 85 °C
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
汚染度	3
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
Material housing	強化PA
ハウジングカラー	黒
Material of union nut	亜鉛ダイカスト ニッケルメッキ
Material electrical contact	銅 ニッケルメッキ、金メッキ