


# ベローズ形真空パッド VASB-15-1/8-NBR-CT

部品番号: 183515

FESTO

ガスケットOL付  
2010年まで供給可能

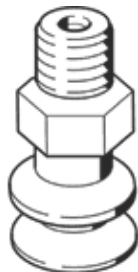

## データシート

特長	値
オリフィス径	3 mm
真空パッド径	15 mm
吸着盤の有効径	12 mm
構造	真空ポート上 ベロー ( 1.5巻 ) 形
作動流体	大気
周囲温度	-20 ... 80 °C
破壊力: 真空圧の70%	7.9 N
取付ネジ	G1/8
真空パッド取付	G 1/8
真空接続ポート	G1/8
シヨア硬度	73
材質	銅、PTFEフリー
材質 吸着盤	TPE-U(PU)