
 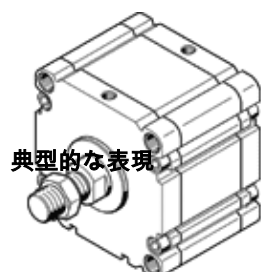


# 薄形シリンダ ADVU-5"-A-P-A

部品番号: 183642

FESTO

スイッチ取付可 ピストンロッド先端雄ネジ  
 ピストンロッド先端のネジ用ナットは含まれています。  
 この製品はFesto USA向けの製品です。  
 2011年廃番予定品



## データシート

| 特長                 | 値                |
|--------------------|------------------|
| ストローク              | 0.04 ... 16 "    |
| ピストン径              | 5"               |
| クッション              | P : 固定クッション      |
| 運転モード              | 複動式              |
| ロッドエンド             | 雄ネジ              |
| 使用圧力               | 7.3 ... 145 Psi  |
| 作動流体               | ろ過圧縮空気           |
| 耐酸性クラス : CRC       | 2                |
| 周囲温度               | -4 ... 176 °F    |
| 0.6MPaで後退時の理論力     | 6,881 N          |
| 0.6MPaで前進時の理論力     | 7,363 N          |
| 0mmストロークでの移動負荷     | 1,317 g          |
| 10mmストロークあたりの加算質量  | 63 g             |
| 0mmストロークの基本質量      | 3,426 g          |
| 10mmストロークあたりの加算負荷率 | 40.1 g           |
| 接続ポート径             | NPT1/4-18        |
| 使用圧力 ( psi )       | 7.3 ... 145 psi  |
| 材質 カバー             | 鍛造アルミ合金          |
| 材質 シール             | TPE-U(PU)<br>NBR |
| 材質 ピストンロッド         | ステンレス            |
| シリンダチューブの材質        | 鍛造アルミ合金          |