 



ソレノイドバルブ MFXMH-5/2K-FR-NA

部品番号: 183977
廃番予定品

FESTO

NAMUR規格のポートパターン、マニュアル操作付
ソレノイドコイルおよびソケット無し。ソレノイドコイルとソケ
ットは個別に発注可能。

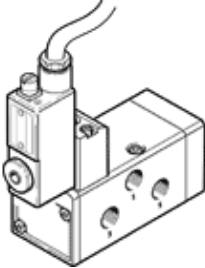

データシート

特長	値
バルブ機能	5方弁シングル
操作方法	電気
幅	44.5 mm
標準流量	1,000 l/min
使用圧力	2 ... 10 bar
構造	スプール弁
リターン方式	メカスプリング
保護仕様	IP65 IEC 90529
オリフィス径	8 mm
排気機能	調整可
シール	ソフトシール
取付方向	任意
適合または準拠規格	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
手動操作	ロック式
制御方法	パイロット式
流れ方向	逆流可能
パイロット圧力	2 ... 10 bar
bバルブ	0.25
Cバルブ	3 l/sbar
切換時間 off	90 ms
切換時間 on	20 ms
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス: CRC	3
流体温度	-5 ... 40 °C
パイロット流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
周囲温度	-5 ... 40 °C
配線方式	ケーブル付プラグ
呼吸ポート	内部パイロット
エア接続ポート 1	サブベース
エア接続ポート 2	サブベース
エア接続ポート 3	サブベース
材質 シール	NBR