 



ソレノイドバルブ MEBH-5/3G-D-3-ZSR-C

部品番号: 184512

FESTO

センタプラグ用コネクタ付

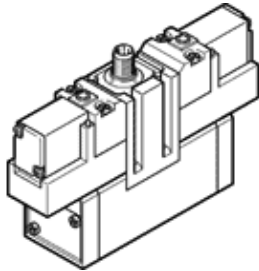

データシート

特長	値
バルブ機能	3位置5方弁クローズドセンタ
操作方法	電気
幅	65 mm
標準流量	4,100 l/min
Operating pressure MPa	0.3 ... 1 MPa
使用圧力	3 ... 10 bar
リターン方式	メカスプリング
保護仕様	IP65
オリフィス径	14.5 mm
スクリーンサイズ	71 mm
排気機能	調整可
シール	ソフトシール
取付方向	任意
手動操作	押側
ISOコード	356
制御方法	パイロット式
流れ方向	逆流不可
切換時間 off	130 ms
切換時間 on	38 ms
コイル特性	24 V DC: 2.5 W
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 ... 50 °C
周囲温度	-10 ... 50 °C
配線方式	M12x1 センタリングピン
取付方法	取付穴
エア接続ポート 1	サイズ3用マニホールドブロック (ISO5599-1準拠)
エア接続ポート 2	サイズ3用マニホールドブロック (ISO5599-1準拠)
エア接続ポート 3	サイズ3用マニホールドブロック (ISO5599-1準拠)
エア接続ポート 4	サイズ3用マニホールドブロック (ISO5599-1準拠)
エア接続ポート 5	サイズ3用マニホールドブロック (ISO5599-1準拠)
Material seals	NBR
Material housing	アルミダイカスト