


ソレノイドバルブ

MEBH-5/3B-D-3-ZSR-C

部品番号: 184513

FESTO

センタプラグ用コネクタ付

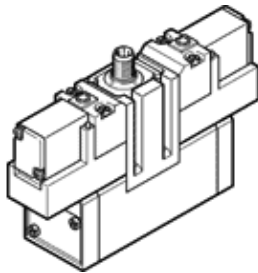

データシート

特長	値
バルブ機能	3位置5方弁プレッシャセンタ
操作方法	電気
幅	65 mm
標準流量	4,000 l/min
Operating pressure MPa	0.3 ... 1 MPa
使用圧力	3 ... 10 bar
構造	スプール弁
リターン方式	メカスプリング
保護仕様	IP65
オリフィス径	14.5 mm
スクリーンサイズ	71 mm
排気機能	調整可
シール	ソフトシール
取付方向	任意
適合または準拠規格	ISO 5599-1
手動操作	押側
ISOコード	358
制御方法	パイロット式
パイロット方式	内部パイロット
流れ方向	逆流不可
切換時間 off	130 ms
切換時間 on	38 ms
コイル特性	24 V DC: 2.5 W
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 ... 50 °C
周囲温度	-10 ... 50 °C
質量	1,120 g
配線方式	M12x1 センタリングピン 丸形
取付方法	取付穴
パイロット排気ポート82	排気なし
パイロット排気ポート84	排気なし
エア接続ポート 1	サイズ3用マニホールドブロック (ISO5599-1準拠)
エア接続ポート 2	サイズ3用マニホールドブロック (ISO5599-1準拠)
エア接続ポート 3	サイズ3用マニホールドブロック (ISO5599-1準拠)
エア接続ポート 4	サイズ3用マニホールドブロック (ISO5599-1準拠)
エア接続ポート 5	サイズ3用マニホールドブロック (ISO5599-1準拠)
Material seals	NBR
Material housing	アルミダイカスト