


# Tアダプタ FB-TA

部品番号: 18498

FESTO

バルブ、バルブ/センサーターミナルとシリアル伝送の接続用

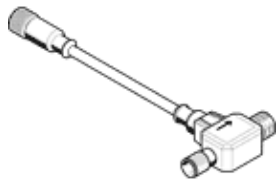

## データシート

特長	値
取付方向	任意
使用電圧範囲 ( AC)	$\leq 10 \text{ V}$
使用電圧範囲 ( DC)	$\leq 30 \text{ V}$
許容電流負荷	4 A
保護仕様	IP67
周囲温度	-25 ... 90 °C
質量	37 g
配線方式	プラグ / ソケット M12x1 / M12x1 5ピン/5ピン
ケーブルの構造	2x0,25
ケーブル径	5 mm
取付方法	スレーブナット
材質 ハウジング	PA
材質 ケーブル皮膜	PVC
材質 ( クランプコネクタ )	真鍮 ニッケルメッキ、亜鉛メッキ